

Minischnellspanner horizontal mit waagrechttem Fuß und fester Andruckspindel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.

Zubehör:

K0101
K0102
K0103
K0106

Zeichnungen

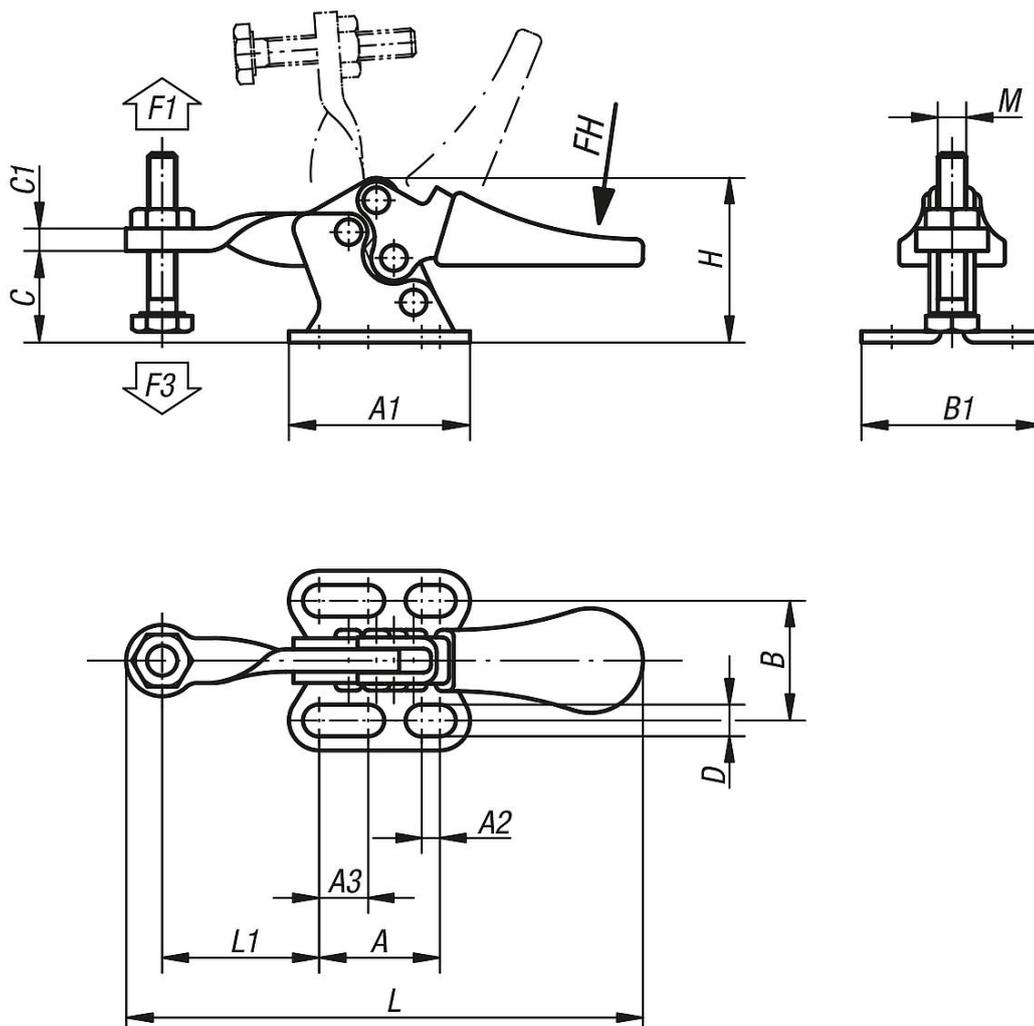

Artikelübersicht

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel

Artikelübersicht

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Spannkraft F3 N
K0070.0050	85°	65°	80	500	250

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	M
K0070.0050	16	24	2,4	6,5	16	24	12	3	4,2	22	70	21	M5x20