

## Magnete (Knopfmagnet)

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Magnetkern AlNiCo.


**Ausführung:**  
rot lackiert.

**Hinweis:**  
Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.

**Temperaturbereich:**  
max. 450 °C.

**Zeichnungshinweis:**  
1) Haftfläche

### Zeichnungen

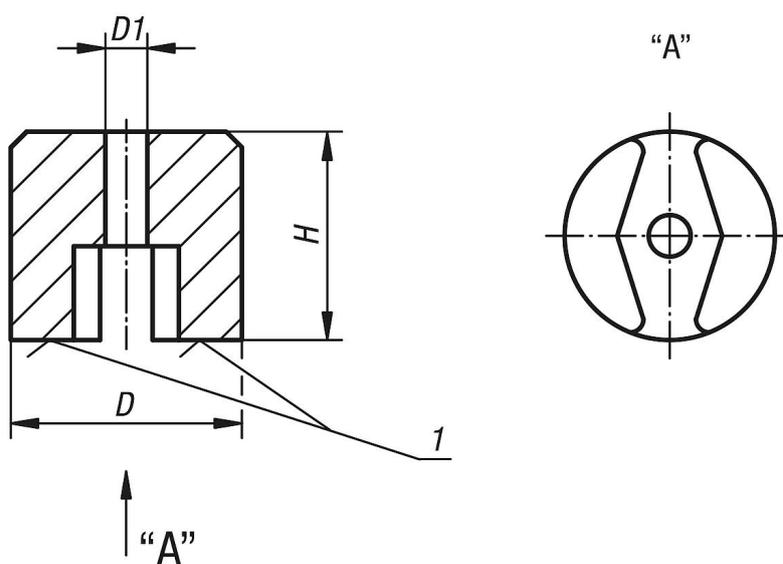

### Artikelübersicht

#### Magnete (Knopfmagnet)

Bestellnummer	D	D1	H	Haftkraft N
K0559.01	13	4,5	10	7
K0559.02	19	5,1	13	19
K0559.03	25	5,1	16	29
K0559.04	32	7	25	66

