


Magnete (U-Magnet)

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

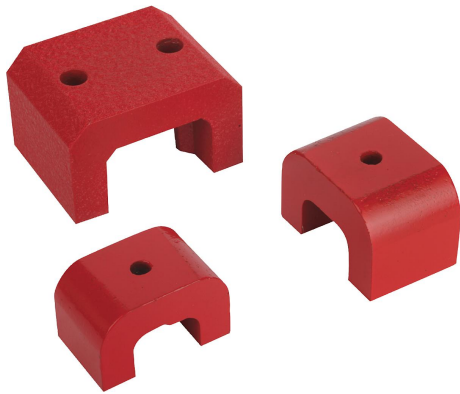

Beschreibung

Werkstoff:
Magnetkern AlNiCo.


Ausführung:
rot lackiert.

Hinweis:
U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.

Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.

Temperaturbereich:
max. 450 °C.

Zeichnungen

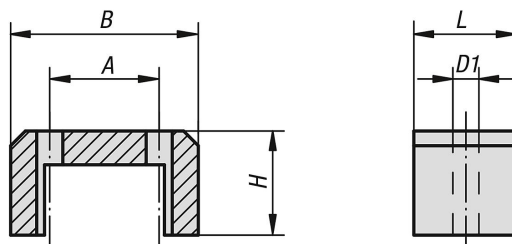

Artikelübersicht

Magnete (U-Magnet)

Bestellnummer	Größe	A	B	D1	H	L	Haftkraft N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320