

Andruckspindeln starr

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl. Spindel Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:


Spindel und Muttern phosphatiert.

Flankenscheiben verzinkt und chromatiert.

Hinweis:

Die Ausführung K0101.104020 ist ohne Klemmscheibe.

Zeichnungen

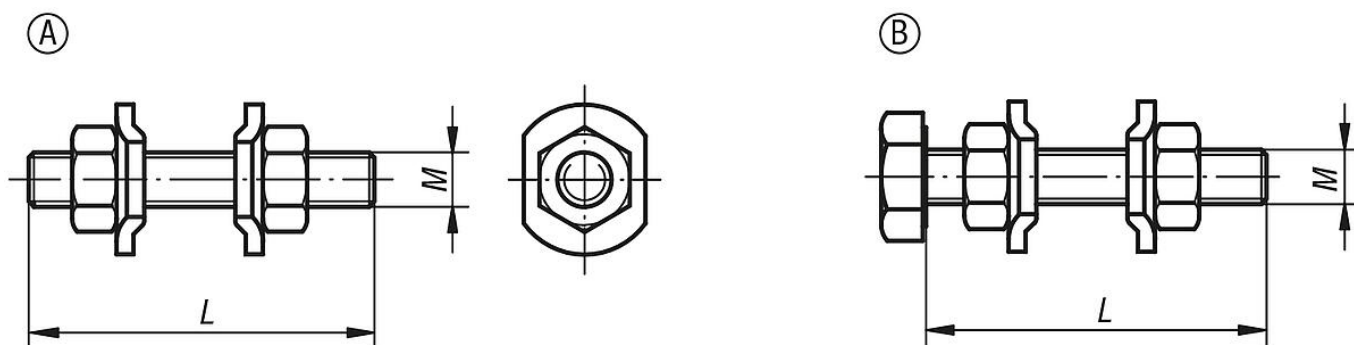

Artikelübersicht

Andruckspindeln starr

Bestellnummer	Form	M	L
K0101.05025	A	M5	25
K0101.05035	A	M5	35
K0101.06050	A	M6	50
K0101.08065	A	M8	65
K0101.10085	A	M10	85
K0101.104020	B	M4	20
K0101.105020	B	M5	20
K0101.105035	B	M5	35
K0101.106025	B	M6	25
K0101.106050	B	M6	50
K0101.108040	B	M8	40
K0101.108060	B	M8	60
K0101.110050	B	M10	50
K0101.110080	B	M10	80

