

## Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung



### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl.

#### Ausführung:

Scharnier schwarz. Achse verzinkt.

#### **Hinweis:**


Scharnier mit Befestigungsbohrung für Senkschraube DIN 7991/UNI 5933.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

### Zeichnungen

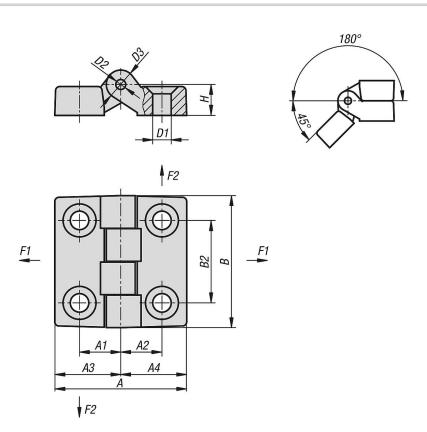



# Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung



## Artikelübersicht

## Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung

Bestellnummer	А	A1	A2	A3	A4	В	B2	D1	D2	D3	Н	F1 N	F2 N
K1004.004161010	32	10	10	16	16	32	20	4,5	3	7	7	1440	490
K1004.006241515	48	15	15	24	24	48	30	6,5	5	10	10,5	1960	1470
K1004.006322020	64	20	20	32	32	64	40	6,5	5	12	13	2850	1520
K1004.008483232	96	31,5	31,5	48	48	96	60	8,5	8	16	16	4300	1810
K1004.010483232	96	31,5	31,5	48	48	96	60	10,5	8	16	16	4300	1810