

Flügelgriffe einseitig

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Ausführung:

schwarzgrau.


Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.

Zeichnungshinweis:

Form K mit Deckel.

Form D ohne Deckel.

Zeichnungen

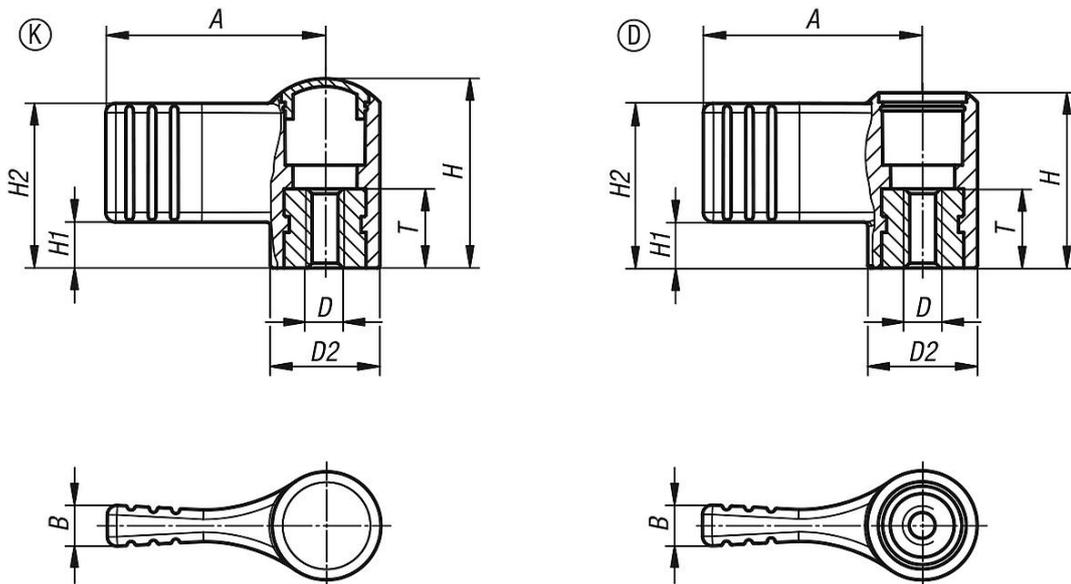

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	Farbe Deckel	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0608.904	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9045	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9046	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9047	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.905	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10

Flügelgriffe einseitig

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	Farbe Deckel	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0608.9055	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9056	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9057	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.906	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9065	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9066	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.9067	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.105	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1055	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1056	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1057	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.106	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1065	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1066	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.1067	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.208	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2085	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2086	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2087	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.210	K	Stahl	schwarzgrau RAL 7021	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2105	K	Stahl	lichtgrau RAL 7035	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2106	K	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.2107	K	Stahl	rapsgelb RAL 1021	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.0904	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09045	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09046	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09047	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M4	12	18	4,5	15,5	10
K0608.0905	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09055	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09056	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09057	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M5	12	18	4,5	15,5	10
K0608.0906	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09065	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09066	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.09067	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	22	4,4	M6	12	18	4,5	15,5	10
K0608.0105	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01055	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01056	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01057	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	27,5	5,1	M5	14	24	5,8	20,8	10
K0608.0106	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01065	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01066	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.01067	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	27,5	5,1	M6	14	24	5,8	20,8	10
K0608.0208	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02085	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02086	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02087	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	37,5	6,3	M8	21	36	8,5	30,5	14
K0608.0210	K	Edelstahl	schwarzgrau RAL 7021	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02105	K	Edelstahl	lichtgrau RAL 7035	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02106	K	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.02107	K	Edelstahl	rapsgelb RAL 1021	37,5	6,3	M10	21	36	8,5	30,5	14
K0608.1904	D	Stahl	-	22	4,4	M4	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.1905	D	Stahl	-	22	4,4	M5	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.1906	D	Stahl	-	22	4,4	M6	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.1105	D	Stahl	-	27,5	5,1	M5	14	22,1	5,8	20,8	10
K0608.1106	D	Stahl	-	27,5	5,1	M6	14	22,1	5,8	20,8	10
K0608.1208	D	Stahl	-	37,5	6,3	M8	21	33,3	8,5	30,5	14
K0608.1210	D	Stahl	-	37,5	6,3	M10	21	33,3	8,5	30,5	14
K0608.10904	D	Edelstahl	-	22	4,4	M4	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.10905	D	Edelstahl	-	22	4,4	M5	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.10906	D	Edelstahl	-	22	4,4	M6	12	16,1	4,5	15,5	10
K0608.10105	D	Edelstahl	-	27,5	5,1	M5	14	22,1	5,8	20,8	10

Flügelgriffe einseitig

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	Farbe Deckel	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0608.10106	D	Edelstahl	-	27,5	5,1	M6	14	22,1	5,8	20,8	10
K0608.10208	D	Edelstahl	-	37,5	6,3	M8	21	33,3	8,5	30,5	14
K0608.10210	D	Edelstahl	-	37,5	6,3	M10	21	33,3	8,5	30,5	14

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Einseitige Flügelgriffe von KIPP

Dank der praktischen Flügelgriffe können Objekte wie Messvorrichtungen oder Kamerastative schnell und werkzeuglos verstellt werden. Die Modelle K0608 überzeugen durch ihren einzelnen, einseitigen Flügel und erlauben ein ergonomisches Bedienen. Flügelgriffe einseitig von KIPP besitzen ein Innengewinde nach Norm und sind mit den Gewindegrößen M4, M5, M6, M8 und M10 erhältlich. Das HEINRICH KIPP WERK hat Varianten mit Deckel und ohne Deckel im Angebot – wobei jede Form spezielle Vorteile hat. Ohne Deckel lassen sich die einseitigen Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde problemlos auf längere Schrauben oder Gewindestangen aufdrehen. Der Überstand schaut einfach oben heraus. Ist kein Überstand vorhanden, können Modelle mit Deckel verwendet werden. Diese verhindern, dass sich Schmutz und Staub ablagern können. Sie gibt es in vier verschiedenen Farben: Schwarzgrau (RAL 7021), Lichtgrau (RAL 7035), Verkehrsrot (RAL 3020) und Rapsgeilb (RAL 1021). Deckel und Flügelgriff bestehen jeweils aus einem Thermoplast. Die Gewindebuchsen sind je nach Auswahl entweder blau passiviert oder aus blankem Edelstahl. Griffe mit Buchse aus Edelstahl eignen sich hervorragend für Außenanwendungen, da sie widerstandsfähig gegen Rost sind.