


Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

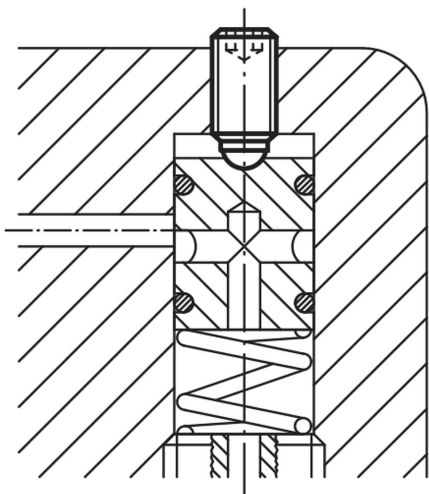

Beschreibung

Werkstoff:

Schraube und Kugel Edelstahl.

Ausführung:


Edelstahl blank.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Zeichnungen

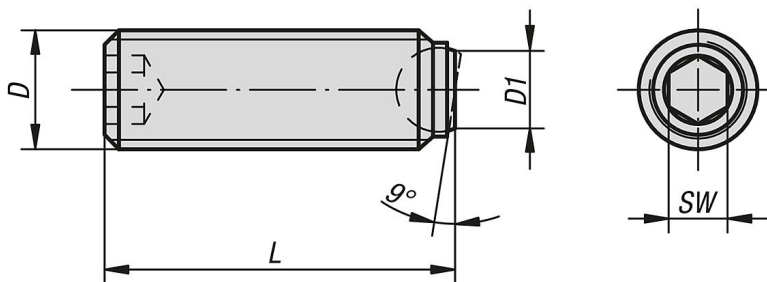

Artikelübersicht

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel

Bestellnummer	Form	D	D1	L	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K0384.2046	B	M4	1,4	5,8	2,5	2	3,5
K0384.2048	B	M4	1,4	7,8	2,5	2	3,5
K0384.20410	B	M4	1,4	9,8	2,5	2	3,5
K0384.20412	B	M4	1,4	11,8	2,5	2	3,5
K0384.20416	B	M4	1,4	15,8	2,5	2	3,5
K0384.2058	B	M5	2	7,6	3	2,5	4,5

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	L	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K0384.20510	B	M5	2	9,6	3	2,5	4,5
K0384.20512	B	M5	2	11,6	3	2,5	4,5
K0384.20516	B	M5	2	15,6	3	2,5	4,5
K0384.20520	B	M5	2	19,6	3	2,5	4,5
K0384.20525	B	M5	2	24,6	3	2,5	4,5
K0384.20610	B	M6	3	10,1	4	3	9
K0384.20612	B	M6	3	12,1	4	3	9
K0384.20616	B	M6	3	16,1	4	3	9
K0384.20620	B	M6	3	20,1	4	3	9
K0384.20625	B	M6	3	25,1	4	3	9
K0384.20650	B	M6	3	50,1	4	3	9
K0384.20660	B	M6	3	60,1	4	3	9
K0384.20680	B	M6	3	80,1	4	3	9
K0384.20810	B	M8	4,1	10,3	5,5	4	10
K0384.20812	B	M8	4,1	12,3	5,5	4	10
K0384.20816	B	M8	4,1	16,3	5,5	4	15
K0384.20820	B	M8	4,1	20,3	5,5	4	15
K0384.20825	B	M8	4,1	25,3	5,5	4	15
K0384.20830	B	M8	4,1	30,3	5,5	4	15
K0384.20850	B	M8	4,1	50,3	5,5	4	15
K0384.20860	B	M8	4,1	60,3	5,5	4	15
K0384.20880	B	M8	4,1	80,3	5,5	4	15
K0384.21012	B	M10	5,6	12,3	7	5	20
K0384.21016	B	M10	5,6	16,3	7	5	20
K0384.21020	B	M10	5,6	20,3	7	5	20
K0384.21025	B	M10	5,6	25,3	7	5	20
K0384.21035	B	M10	5,6	35,3	7	5	20
K0384.21216	B	M12	7	16,2	8,5	6	30
K0384.21220	B	M12	7	20,2	8,5	6	30
K0384.21230	B	M12	7	30,2	8,5	6	30
K0384.21240	B	M12	7	40,2	8,5	6	30
K0384.21620	B	M16	10,7	20	12	8	60
K0384.21625	B	M16	10,7	25	12	8	60
K0384.21635	B	M16	10,7	35	12	8	60
K0384.21650	B	M16	10,7	50	12	8	60