

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff:
Thermoplast.

Ausführung:
schwarz, grau oder rot.

Hinweis:
Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Zeichnungen

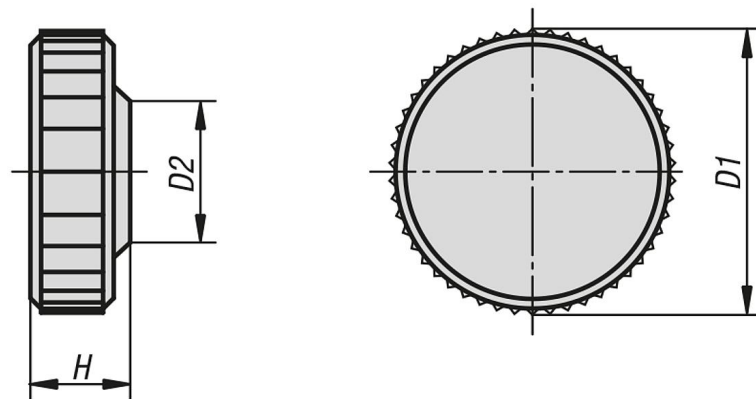

Artikelübersicht

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	D1	D2	H	für Schrauben mit Innensechskant
K0680.030	schwarz	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0305	grau	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0306	rot	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.040	schwarz	13	9,6	5	M4
K0680.0405	grau	13	9,6	5	M4
K0680.0406	rot	13	9,6	5	M4
K0680.050	schwarz	16	11,5	6,5	M5
K0680.0505	grau	16	11,5	6,5	M5
K0680.0506	rot	16	11,5	6,5	M5
K0680.060	schwarz	19	14	7,5	M6
K0680.0605	grau	19	14	7,5	M6
K0680.0606	rot	19	14	7,5	M6
K0680.061	schwarz	26	13	8	M6
K0680.0615	grau	26	13	8	M6

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	D1	D2	H	für Schrauben mit Innensechskant
K0680.0616	rot	26	13	8	M6
K0680.080	schwarz	26	16	10	M8
K0680.0805	grau	26	16	10	M8
K0680.0806	rot	26	16	10	M8