


Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

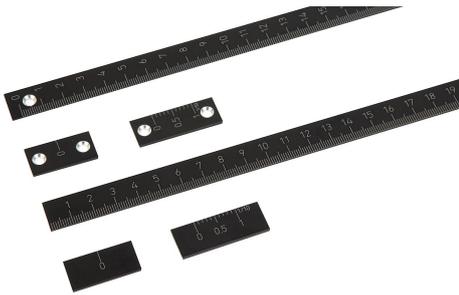

Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium.

Ausführung:

schwarz eloxiert.

Hinweis:

Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.


Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.

Auf Anfrage:

- Nullpunkt rechts/unten oder mittig
- Skalierung oben/rechts oder beidseitig
- andere Längen

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Zeichnungen

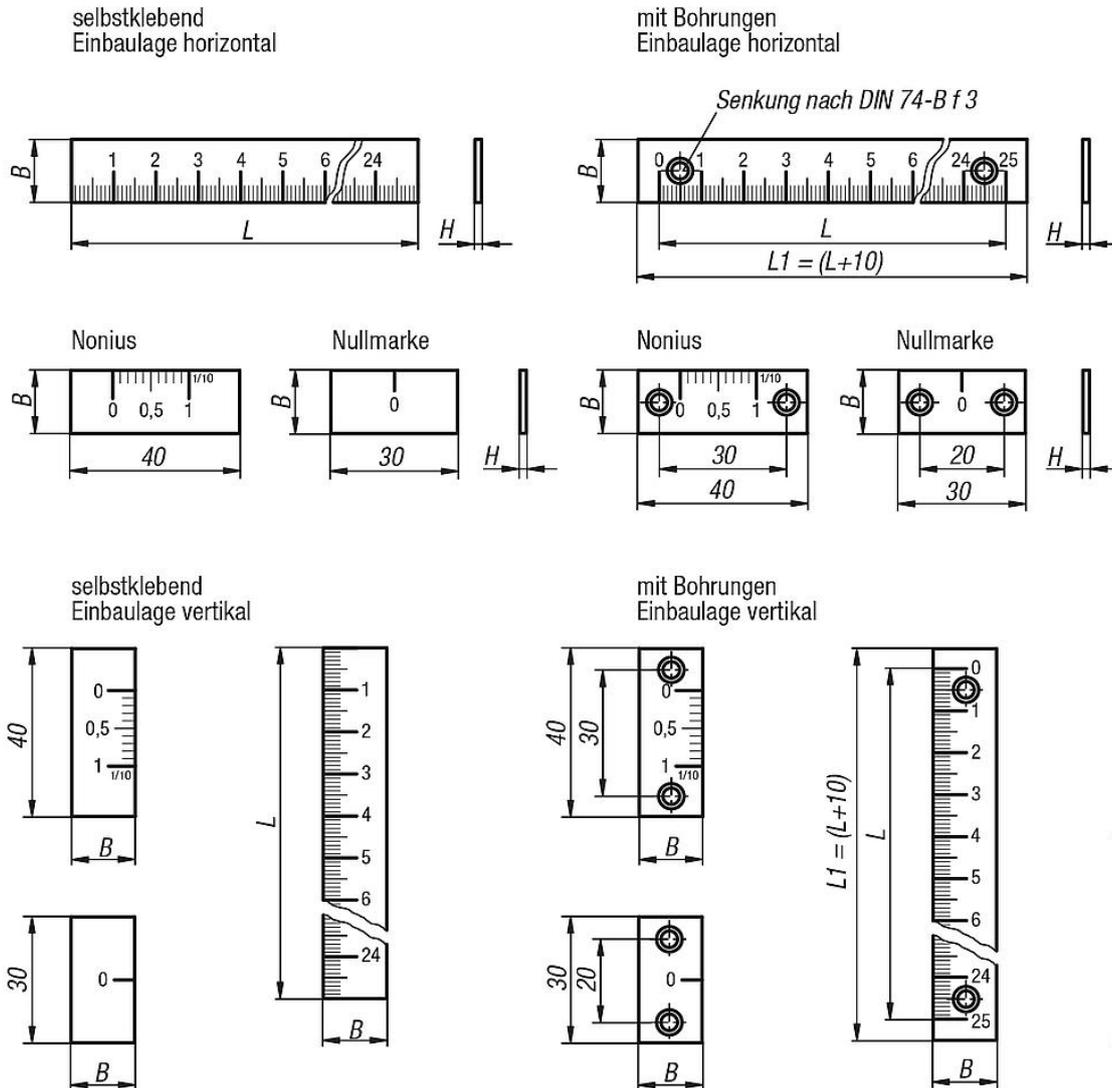

Länge L	Anzahl Bohrungen
250	2
500	3
750	4
1000	5

Artikelübersicht

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Bestellnummer selbstklebend	Bestellnummer Befestigungsbohrungen	Produkttyp	Ausführung 1	Nullpunkt	Teilung	Skalierung	B H	L	L1
K0757.000010X	-	Maßstab	horizontal	links	1 mm	unten	15 2	250/500/750/1000	250
K0757.010010X	-	Maßstab	vertikal	oben	1 mm	links	15 2	250/500/750/1000	250
-	K0757.100010X	Maßstab	horizontal	links	1 mm	unten	15 2	250/500/750/1000	260
-	K0757.110010X	Maßstab	vertikal	oben	1 mm	links	15 2	250/500/750/1000	260

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Bestellnummer selbstklebend	Bestellnummer Befestigungsbohrungen	Produkttyp	Ausführung 1	Nullpunkt	Skalierung	B H
K0757.0001	K0757.1001	Nonius	horizontal	links	oben	15 2
K0757.0101	K0757.1101	Nonius	vertikal	oben	rechts	15 2
K0757.00	K0757.10	Nullmarke	horizontal	-	-	15 2
K0757.01	K0757.11	Nullmarke	vertikal	-	-	15 2

