

## Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Vergütungsstahl.

**Ausführung:**  
vergütet, brüniert.  
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

**Hinweis:**  
Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.  
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.

### Zeichnungen

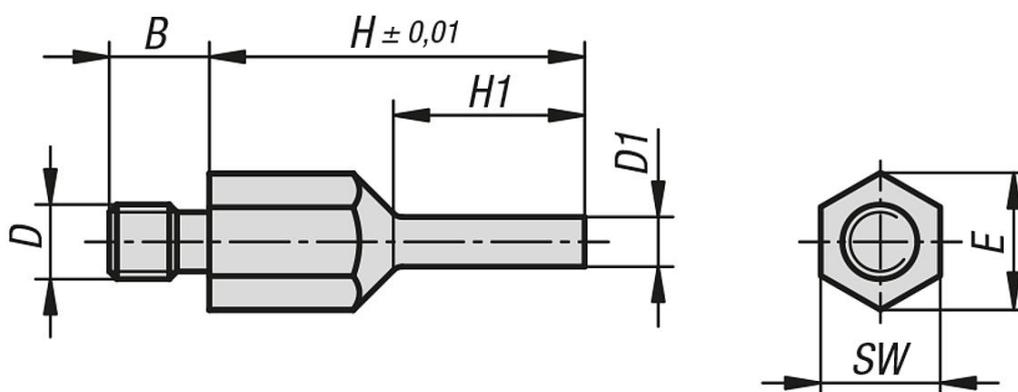

### Artikelübersicht

#### Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde

Bestellnummer	B	D	D1	E	H	H1	SW
K1105.1060420	8	M6	4	11	20	10	10
K1105.1060430	8	M6	4	11	30	15	10
K1105.1080430	10	M8	4	14,4	30	15	13
K1105.1080440	10	M8	4	14,4	40	20	13
K1105.1080630	10	M8	6	14,4	30	15	13
K1105.1080640	10	M8	6	14,4	40	20	13
K1105.1100630	14	M10	6	19	30	15	17
K1105.1100650	14	M10	6	19	50	25	17

## Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde

### Artikelübersicht

Bestellnummer	B	D	D1	E	H	H1	SW
K1105.1100830	14	M10	8	19	30	15	17
K1105.1100850	14	M10	8	19	50	25	17
K1105.1120640	14	M12	6	21,2	40	20	19
K1105.1120660	14	M12	6	21,2	60	30	19
K1105.1120840	14	M12	8	21,2	40	20	19
K1105.1120860	14	M12	8	21,2	60	30	19