

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Betätigung 1.4401.

O-Ring NBR.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.

Rechts oder links einsetzbar.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

Zubehör:

Steckschlüssel K0535


Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

1) O-Ring

Zeichnungen

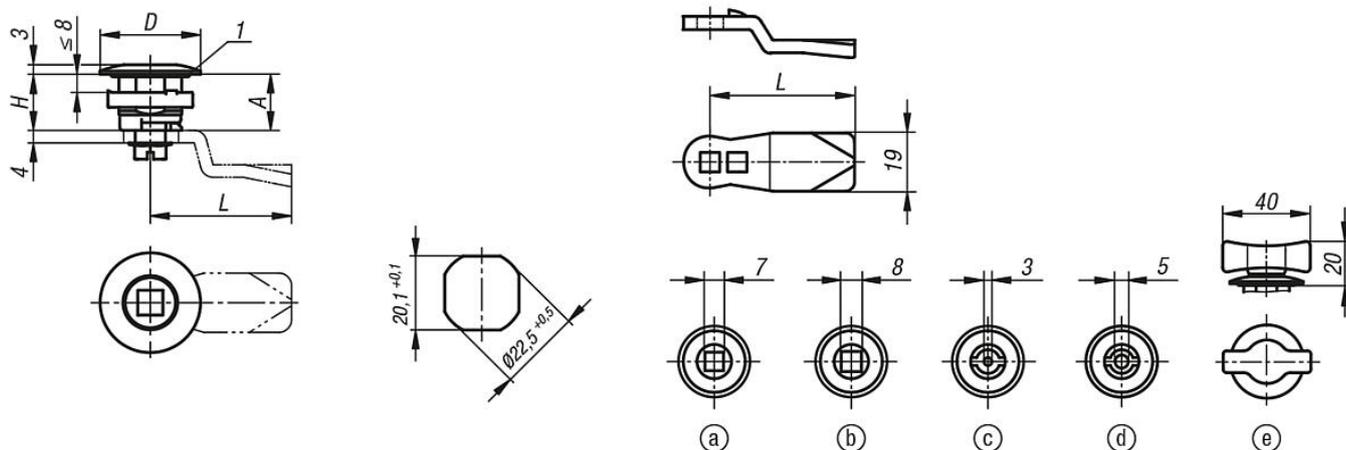

Artikelübersicht

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
K1339.1718	Vierkant 7 mm	32	18
K1339.1818	Vierkant 8 mm	32	18
K1339.4318	Doppelbart 3 mm	32	18
K1339.4518	Doppelbart 5 mm	32	18
K1339.0018	Knebel	32	18

Zunge für Drehriegel

Bestellnummer	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45