

## Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl 1.4404.

Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Zunge Edelstahl 1.4301.

#### Ausführung:

blank.

#### Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

#### Zubehör:

Steckschlüssel K0535

#### Zeichnungshinweis:


Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

1) O-Ring

2) Flachdichtung

### Zeichnungen

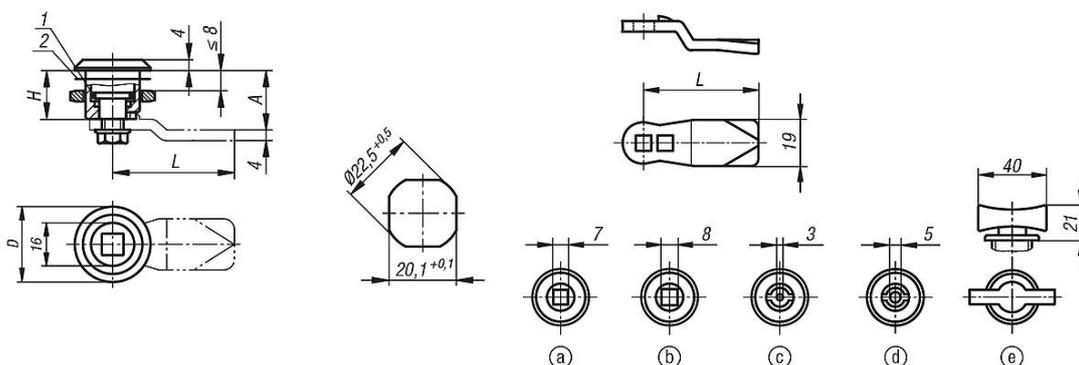

### Artikelübersicht

#### Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Bestellnummer	Betätigung	D	H
K1351.1718	Vierkant 7 mm	28	18
K1351.1818	Vierkant 8 mm	28	18

## Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
K1351.4318	Doppelbart 3 mm	28	18
K1351.4518	Doppelbart 5 mm	28	18
K1351.0018	Knebel	28	18

### Zunge für Drehriegel

Bestellnummer	A	L
K1340.45060	6	45
K1340.45080	8	45
K1340.45100	10	45
K1340.45140	14	45
K1340.45160	16	45
K1340.45180	18	45
K1340.45200	20	45
K1340.45220	22	45
K1340.45240	24	45
K1340.45260	26	45
K1340.45280	28	45
K1340.45320	32	45
K1340.45500	50	45