

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Ausführung:

Griff schwarzgrau RAL7021 oder rot ähnlich RAL3020.

Stahlteile blau passiviert.

Edelstahl blank.

Hinweis:

Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung.

Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen.

Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben.

Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.

Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Auf Anfrage:


Weitere Ausführungen.

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

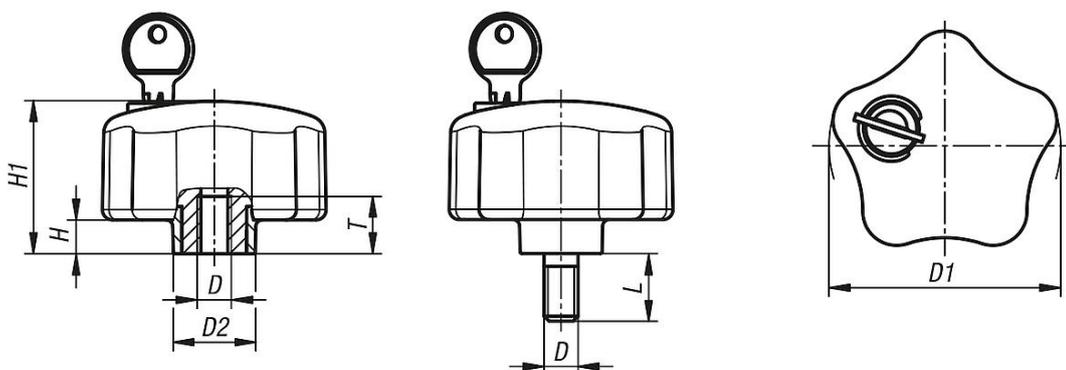

Artikelübersicht

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Material Komponente	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1378.6806	schwarzgrau	Stahl	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6808	schwarzgrau	Stahl	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6810	schwarzgrau	Stahl	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06806	schwarzgrau	Edelstahl	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06808	schwarzgrau	Edelstahl	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06810	schwarzgrau	Edelstahl	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846806	rot	Stahl	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846808	rot	Stahl	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846810	rot	Stahl	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846806	rot	Edelstahl	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846808	rot	Edelstahl	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846810	rot	Edelstahl	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6808X20	schwarzgrau	Stahl	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.6810X20	schwarzgrau	Stahl	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.06808X20	schwarzgrau	Edelstahl	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.06810X20	schwarzgrau	Edelstahl	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.846808X20	rot	Stahl	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.846810X20	rot	Stahl	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.0846808X20	rot	Edelstahl	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.0846810X20	rot	Edelstahl	M10	68	24	10	45,5	20	-

