

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.


Hinweis:

Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).

Vorteile:

Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).

Zeichnungen

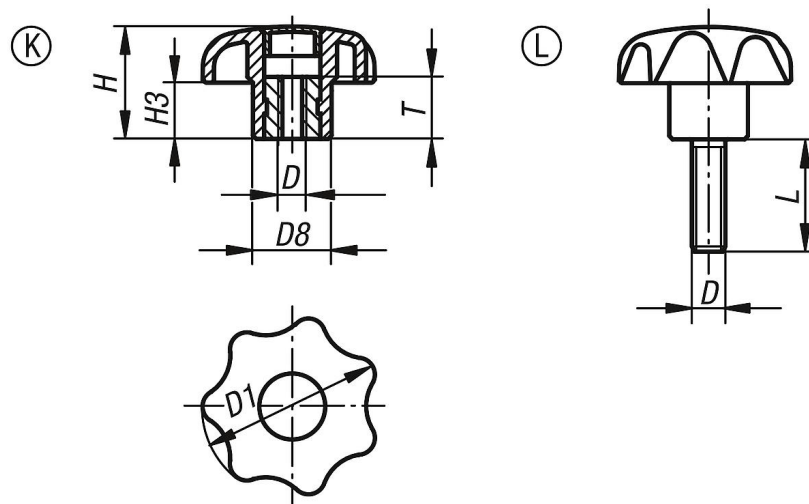

Artikelübersicht

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.102051143	K	Buche natur	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.10206143	K	Buche natur	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.10208143	K	Buche natur	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.102101143	K	Buche natur	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.102081143	K	Buche natur	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.10210143	K	Buche natur	M10	50	22	32	17	-	14

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.102121143	K	Buche natur	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.10205190	K	schwarzgrau RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.1020690	K	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.1020890	K	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.10210190	K	schwarzgrau RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.10208190	K	schwarzgrau RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.1021090	K	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.10212190	K	schwarzgrau RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.104061143X15	L	Buche natur	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.10408143X20	L	Buche natur	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.104081143X25	L	Buche natur	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.10410143X25	L	Buche natur	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.104101143X25	L	Buche natur	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.10412143X30	L	Buche natur	M12	50	22	32	17	30	-
K0154.10406190X15	L	schwarzgrau RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.1040890X20	L	schwarzgrau RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.10408190X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.1041090X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.10410190X25	L	schwarzgrau RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.1041290X30	L	schwarzgrau RAL 7021	M12	50	22	32	17	30	-